




EE702

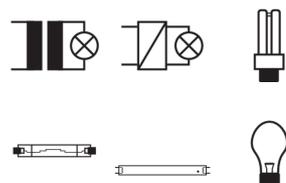

IP55

Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Aufputz / Aufbau |
|------------|------------------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsbetriebsspannung U_e | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |

Spannung

| | |
|------------------|------------------|
| Betriebsspannung | 230 V~ +10%/-15% |
|------------------|------------------|

Strom

| | |
|----------------------------|----------|
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 16 A |
| Schaltstrom | AC1 16 A |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt | 42.5 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 95 mm |
| Länge | 80 mm |
| Breite installiertes Produkt | 42.5 mm |

Leistung

| | |
|-----------------------|---------|
| konventionelle Trafos | 1500 VA |
| Elektronische Trafos | 1500 W |

Energieversorgung

| | |
|---------------------|-------|
| Versorgungsspannung | 230 V |
|---------------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------------|
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
|-----------|---------------------|

Beleuchtung Steuerung

| | |
|---------------------------|--------------|
| Helligkeitsmeßbereich | 2 / 1000 Lux |
| Leuchtstofflampen mit EVG | 16 x 58 W |

Leuchtstofflampen Steuerung

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Kompaktleuchtstofflampen | 20 x 20 W |
| Leuchtstofflampen unkompenziert | 2000 W |

Glühlampen Steuerung

| | |
|-------------------------------|--------|
| Max. Glühlampenlast | 2300 W |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 2300 W |

Montage

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Montageart | Aufputz |
| Montageart | mit Rohrschelle für Mastbefestigung |

Anschluss

| | |
|---|-----------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 4mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 - 4mm ² |
| Leiterquerschnitt | 1...4 mm ² |
| Kontaktanzahl | 1 |
| Kontaktart | 1S |
| Anschlussart | mit Schraubklemmen |

Einstellungen

| | |
|----------------------|------|
| Einschaltverzögerung | 10 s |
| Ausschaltverzögerung | 40 s |

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP55 |
|-----------|------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -30...60 °C |
|----------------------------|-------------|
