




EE861

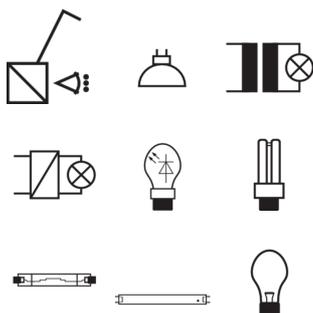

IP55

## Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 2.5 m

Empfohlene Montagehöhe 2.5 m

#### Messung

Detektionsmethode IR

#### Energieversorgung

Versorgungsspannung 230 V +10% / -15%

#### Fühler

Erfassungswinkel 220 °

Erfassungswinkel 220 °

Max. Reichweite frontal 16 m

Max. Reichweite zu einer Seite 10 m

#### Werkstoff

Farbe anthrazit

RAL Farbe RAL 7016 - Anthrazitgrau

Werkstoff Kunststoff

#### Beleuchtung Steuerung

Ansprechelligkeit, einstellbar ≈ 5...1000 lx

Helligkeitsmeßbereich 5 / 1000 Lux

#### Montage

Max. Montagehoehe 4 m

#### Anschluss

Anschlussart mit Schraubklemmen

#### Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja

Nachlaufzeit, einstellbar 5 s...30 min

#### Lieferumfang

**Ausstattung**

---

Mit Fernbedienung gesteuert	EE806
Erfassungswinkel horizontal von/bis	220 °
Schwenkbar	vertikal schwenkbar und horizontal drehbar

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP55
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Bewegungsmelder
Haupt-Designlinie	Bewegungsmelder

---