




EE883

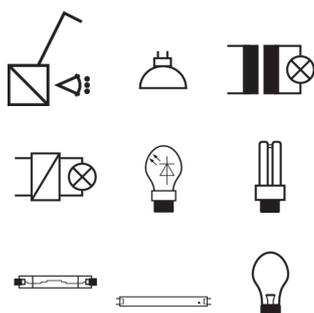

IP54

Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Empfänger-Kategorie 2

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

Strom

Schaltstrom 10 A

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 2500 mm

Abmessungen (Ø x H) 125.5 x 51 mm

Breite installiertes Produkt 123 mm

Empfohlene Montagehöhe 2.5 m

Fühler

Erfassungswinkel 360 °

Erfassungsfeld Ø, am Fußboden 8 m

Max. Reichweite frontal 4 m

Max. Reichweite zu einer Seite 4 m

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Beleuchtung Steuerung

Ansprechelligkeit, einstellbar 2...1000 lx

Helligkeitsmeßbereich 2 / 1000 Lux

Montage

Max. Montagehoehe 4 m

Montageart Aufputz

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja

Nachlaufzeit, einstellbar 5 s...15 min

Einstellungen

mit Potenziometern zur Feineinstellung der
Ansprechelligkeit, -empfindlichkeit und Nachlaufzeit

Lieferumfang

Bestandteil

mit Befestigungsmaterial

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-20...50 °C

Lager-/Transporttemperatur

-35...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebens-
dauer)

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung

Bewegungsmelder

Haupt-Designlinie

Bewegungsmelder