




EN146

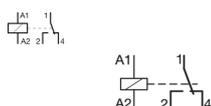

Interface Relais 1W 230V

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	250 V
Steuerspannung AC	230 V
Steuerspannungsart 1	AC

Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	5 A
Nennstrom	5 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	58 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm

Leistung

Anzugsverbrauch	5 VA
Betriebsverbrauch	5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

Anschluss

Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1W
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr	1 / 6 mm ²

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	0
Anzahl Umschalter	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C