


T-Stück FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet

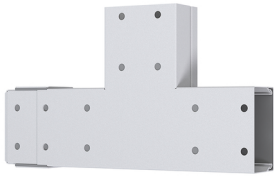

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Höhe innen	55 mm
Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	95 mm
Kanalbreite	100 mm
Maß a	200 mm
Maß b	300 mm

Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5225 mm²

Normen

Zulassungen VDE

Sicherheit

REACH-konform	Nein
Halogenfrei	Ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 120

FWKP6010089016

