




MZ201

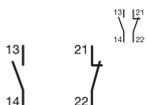

## Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geclipst

#### Ausführung

Anzahl Module 0.5

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230 / 415 V

Versorgungsspannungsart AC

#### Spannung

Isolationsspannung 4000 V

Max. Betriebsspannung 240 V

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 12 / 250 V

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 6 A

Nennstrom 6 A

$I_{min} = f(U = 12 \text{ V DC})$  0.3 A

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$  0.6 A

$I_{min} = f(U = 400 \text{ V AC})$  3 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 40 mm

Höhe installiertes Produkt 80 mm

Breite installiertes Produkt 9.5 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.1 W

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 6000

Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 12000

#### Montage

Werkseitig angebaut Nein

#### Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte 1

Anzahl Schließerkontakte 1

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

---

REACH-konform	Ja
---------------	----

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---

Halogenfrei	Nein
-------------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

---

Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
----------------------------	-------------