




REN102X

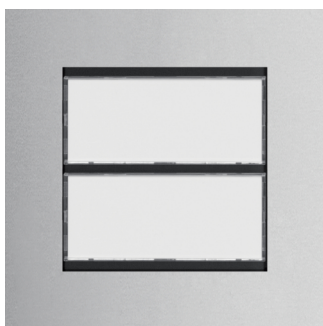

Ruftaster Modul 2 WE mit LED-Namensschild EB 2Draht modesta

Technische Merkmale

Funktion

Funktion	klingseln
----------	-----------

Kompatibilität

Für Beschriftungsband	30 mm
-----------------------	-------

Kontrollen und Indikatoren

Ruftaster	Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion am Audio- oder Video-Modul einstellbar ; Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung
Ruftaster-Schließzeit	max. 3 s
Anzahl der Klingeltasten	2

Spannung

Betriebsspannung	24 V DC
------------------	---------

Abmessungen

Tiefe	19 mm
Befestigungsdom-Abstand (hor./ver.)	110 mm
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	120 x 120 x 2 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75.5 x 32.6 mm
Höhe	120 mm
Stärke Namensschild-Einlage	max. 0.5 mm
Breite	120 mm
Materialstärke Edelstahl	2 mm

Werkstoff

Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Material / Verarbeitung	Metall gebürstet
Oberfläche	matt
Material / Oberfläche	Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet

Ausstattung

Strom Namensschild-Hinterleuchtung	45 mA
------------------------------------	-------

Bedienung

Systemtechnologie	2Draht
-------------------	--------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30...80 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)