


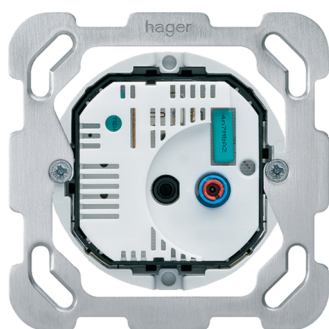

WH104408F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V

Technische Merkmale

Kompatibilität

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
-------------------------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	24 V AC
Frequenz	50 Hz

Strom

Schaltstrom	1 A
-------------	-----

Abmessungen

Einbautiefe	40 mm
Höhe	77 mm
Breite	77 mm

Montage

Montageart	Unterputz / Aufputz
------------	---------------------

Einstellungen

Einstellbereich Raumtemperatur	5...30 °C
--------------------------------	-----------

Normen

Normen allgemein	DIN EN 60730
------------------	--------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung
--------------------	--------------

Hinweis

Hinweistext	Regelbereich der Temperatur einstellbar
-------------	---