


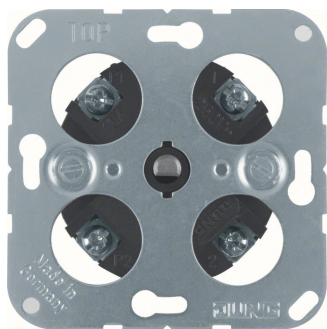

2040

Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

Funktionen

Laufzeit	15 min
----------	--------

Texte

Schaltart/Variante	2-polig Aus
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Durchgangsklemme
Montageart	Ohne Spreizkrallen