


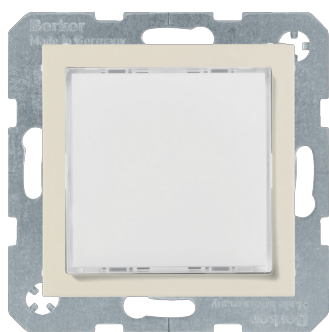

29518982

## LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

#### Leistung

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Verbrauchte Leistung in W | 2 W |
|---------------------------|-----|

#### Anschluss

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Weiß        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Texte

|                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleuchtung       | Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten |
| Beschriftung      | Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar                                                                                                                                      |
| Zugehörige Serien | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1                                                                                                                                              |