


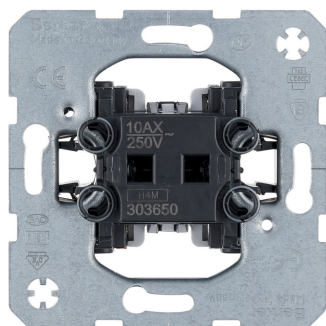

303650

Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	19,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Geringe Einbautiefe, Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel