


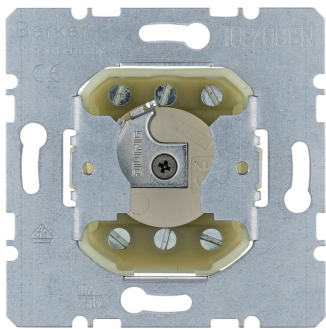

382210

Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Schalter 2-polig
--------------------------	------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen

Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-------------------	--