


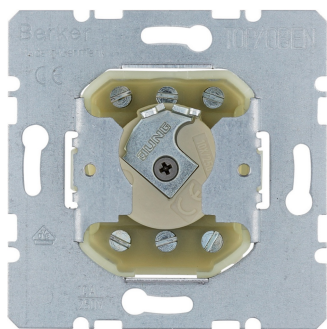

382610

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	2-polig Aus/Wechsel