


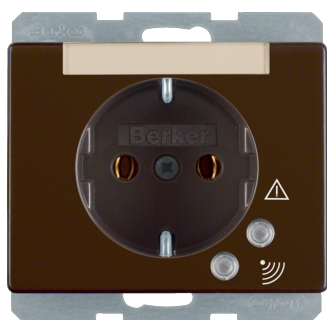

41520001

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys braun, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Werkstoff

Farbe	Braun
-------	-------

RAL Nummer	8011
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Metall, Kunststoff
-----------	--------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz