


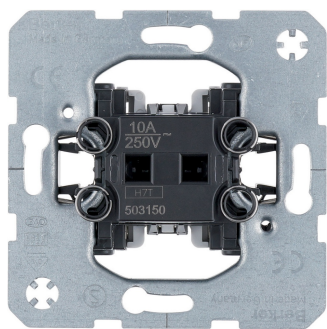

503150

Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	19,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Geringe Einbautiefe, Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Schaltart/Variante	Schließer
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x