


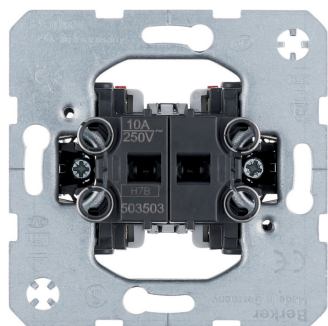

503503

Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Abmessungen

Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	31,70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat mit N-Klemme, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	2x Schließer, getrennte Eingangsklemmen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x