


75441173

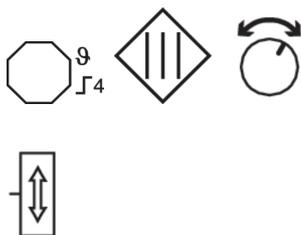

## Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 edelstahl, lackiert

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

#### Funktionen

Parallel Betrieb möglich Ja

Mit Vor-Ort Bedienung Ja

#### Werkstoff

Farbe Edelstahl

RAL Nummer 9022

#### Abmessungen

Einbautiefe 22,90 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 26 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Energieeffizienzklasse IV (2%)

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V