




75441183

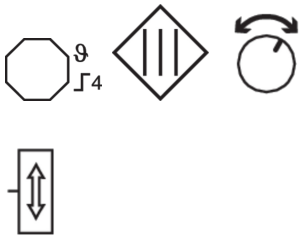

Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Funktionen

Parallel Betrieb möglich Ja

Mit Vor-Ort Bedienung Ja

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Abmessungen

Einbautiefe 22,90 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 26 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V