


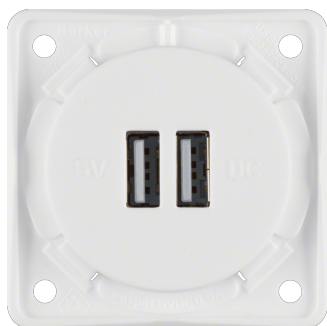

926002509

USB Ladesteckdose 230 V Integro Einsätze polarweiß, matt

Technische Merkmale

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Spannung

Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

Abmessungen

Höhe	55,60 mm
Breite	55,60 mm
Tiefe	44 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,05 W
---------------------------	--------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,50 A
Ausgangsstrom	500 mA

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A