
 


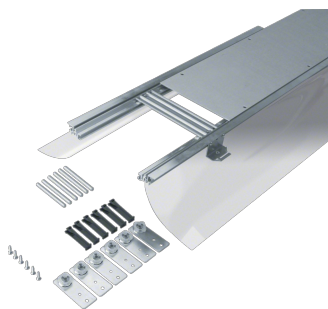

BKF250045



Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 250x(45-70)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite	250 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	14700 - 14700 mm ²
Mindestestrichhöhe	45 mm
Nivellierbereich	45 - 70 mm
Anzahl der Einbaueinheit	3

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	60
---	----

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff
Oberfläche	Verzinkt

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Nein