




EE850

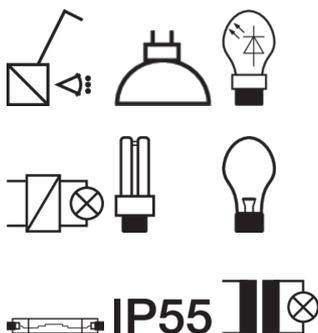

## Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß

### Technische Merkmale

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 - 140

#### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Abmessungen

Breite	91 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

#### Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation, Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter