




EE861

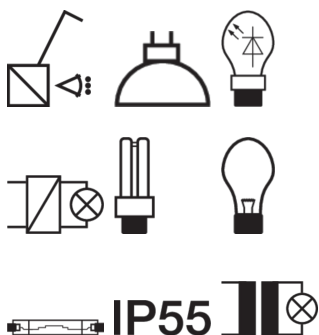

Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit

Technische Merkmale

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	220 - 220

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	91 mm
Einbautiefe	0
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation, Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter