




EE883

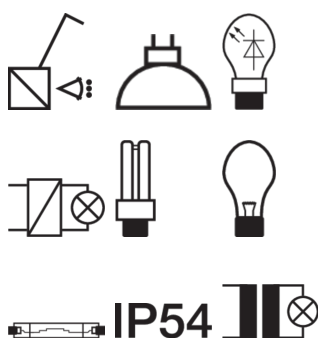

## Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

### Technische Merkmale

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

#### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	2 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
------------------------	---------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
-----------	--

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP54
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

#### Texte

Funktion	Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Für Deckenmontage