




EV102

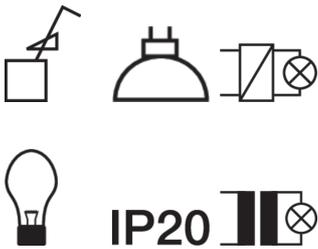

Ferndimmer universal 1000W Komfort

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 15 VA

Leistungsaufnahme standby 3 W

Glühlampenlast 20 - 1000 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16 mm²

Kapazität

Anzahl Module 5

Texte

Anschluss Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Automatische Lasterkennung

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene