


1600 A

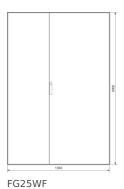

## Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

## **Technische Merkmale**

Abmessungen	
Höhe	2000 mm
Breite	1350 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm
Sicherheit	
Schutzart IP	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10
Ausstattung	
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Installation, Montage	
Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein
Werkstoff	
Farbe	Kundenspezifisch
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Elektrischer Strom	

Nennstrom