


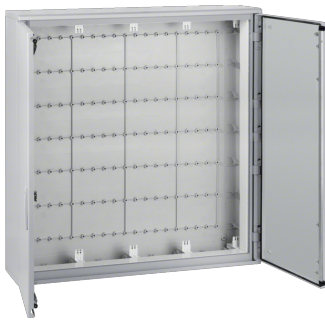

FL74S

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 1150 x 1100 x 300mm, Polyester

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1150 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	7

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------