


RED011Y

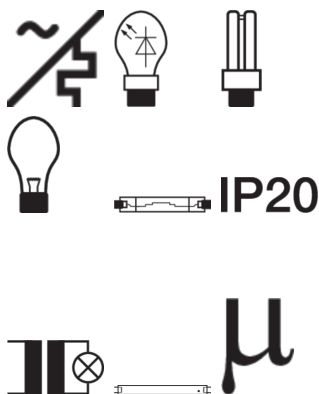

Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	106 mm
Tiefe	67 mm

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Anschluss

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	32
--------------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1000 W

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	22 - 26 V
Betriebsspannung	230 - 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	230 - 230 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	1250 mA
---------------	---------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschluss	Mit Potenzialausgleich-Anschluss, Zusatzspeisungs- Ausgang für Buskomponenten, Potenzialfreier Türöff- ner- und Licht-Schaltkontakt
-----------	---

