




REU610Y

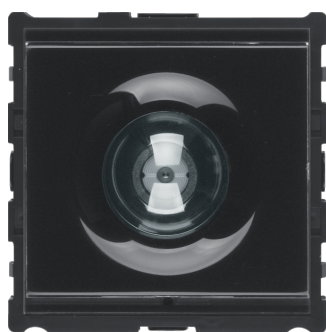

Video-Audio Modul EB 2Draht MODESTA

Technische Merkmale

Konnektivität

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
-------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	2,40 VA
----------------------------	---------

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Kamerakuppel Durchmesser	33 mm
--------------------------	-------

Tiefe	23 mm
-------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
------------	-------------------------------

Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen, Anschluss für Modul-Verbindungskabel
-----------	--