




TXA114

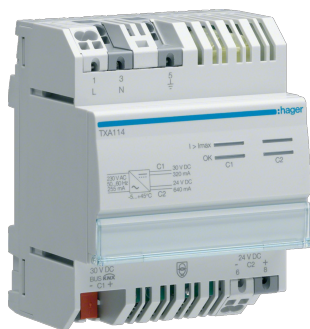

Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Ausgangsspannung	28 - 32 V
------------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Texte

Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
-----------	--

Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
-----------	--

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------