




UE31E0A

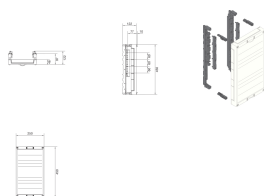

Baustein, universN, 450x250mm, für Sammelschienensystem 60mm, 4 polig, waager.

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Ausführung	S-Schienensystem 60mm
Montageart	Schienensystem
Sammelschienenabstand	60 mm
Sammelschienenendicke	5 / 10 mm
Sammelschienenhöhe	30 mm
Polanzahl	4 P
Mit Abdeckung	ja
Geschlossen	ja
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff