


**Baustein, universN, 450x500mm, für 7 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem
60mm**

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

UE32C7N

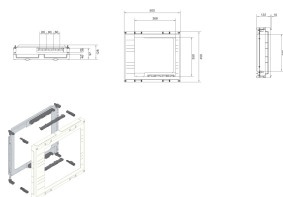

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Mit Abdeckung	ja
Geschlossen	nein
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010