


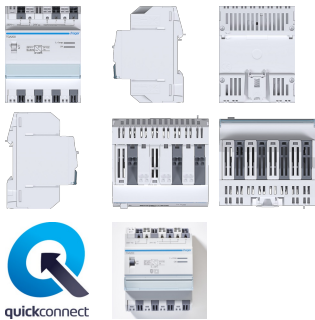

TGA200



Fuente alimentación, 24V, DC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de salida 1000 mA

Funciones

Tensión de salida ajustada Sí

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Potencia

Consumo de potencia en espera 0,20 W

Capacidad

Número de módulos 4

Tensión

Tensión de salida 24 - 24 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 0 - 45 °C