


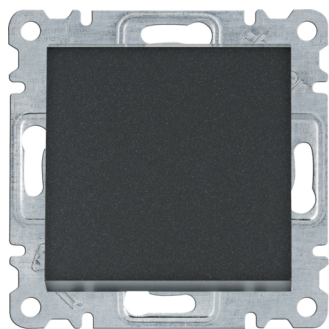

WL0033

#### Cruzamiento, lumina, negro

#### Características técnicas

##### Arquitectura

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Tipo de organo de control | tecla simple |
| Número de pulsadores      | 1            |

##### Configuración

|                        |    |
|------------------------|----|
| antibacterialtreatment | No |
|------------------------|----|

##### Compatibilidad

|                      |    |
|----------------------|----|
| ifttsupportavailable | No |
|----------------------|----|

##### Mandos e indicadores

|                 |    |
|-----------------|----|
| Piloto luminoso | No |
|-----------------|----|

##### Principales características eléctricas

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensión nominal   | 250 V |
| Corriente nominal | 10 AX |

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente asignada nominal | 10 AX |
|----------------------------|-------|

##### Dimensiones

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profundidad            | 42 mm |
| Profundidad de montaje | 26 mm |
| Altura                 | 71 mm |
| Ancho                  | 71 mm |

##### Materiales, acabados, colores

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Color de la serie      | negro          |
| Color                  | Negro          |
| Color                  | negro          |
| Material / elaboración | Lacado         |
| Material               | Plástico+Metal |
| Superficie             | mate           |

##### Instalación, montaje

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Con garras de expansión, Para fijación atornillada |
|-----------------|----------------------------------------------------|

##### Conexión

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo de conexión | Quickconnect |
|------------------|--------------|

##### Equipo

withtransparentlabelholder

No

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de  
almacenamiento/transporte

-10...50 °C