


IP20



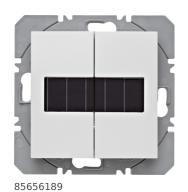

Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, sol., vers. plate, S.1/B.3/B.7, bl pol.

Caractéristiques techniques

Réglages	
Modes de configuration supportés	quicklink
Tension	
Tension de service	3 - 3 V
Equipement	
Nombre de canaux	4
Cycle d'utilisation de l'émetteur	1 %
Connectivité	
Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Dimensions	
Hauteur de montage	14 mm
Matières	
Couleur	Blanc polaire
Matière	Thermoplastique
Textes	
	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au
Function	réglage d'usine)
Protection	Avec protection de démontage
Tension	Tension d'alimentation via des cellules solaires
Mode d'installation	Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons
Sécurité	

Indice de protection IP