




SN316

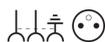

## Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR )

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	66 mm

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Oui

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

Nombre de modules	2,50
-------------------	------

#### Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------