


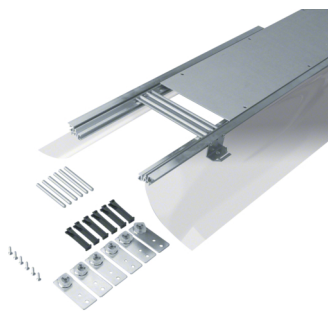

BKF250145



Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur minimale de la table	145 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	145 / 190 mm
Largeur produit installé	250 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	164
---	-----

Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Groupe de matériau	acier

Installation, montage

Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
--	---

Câble

Section intérieure / utile	39900 mm²
----------------------------	-----------

Equipement

Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--