




EKQ16115

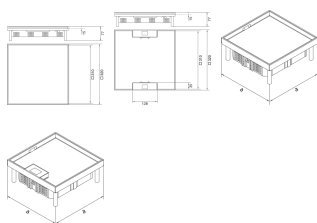

Cassette inox partie inférieure Q16 hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	95 mm
Longueur intérieur	320 mm
Largeur de montage	320 mm
Hauteur	77 mm
Plage de nivellement	95 - 282 mm
Taille nominale	320 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
Nombre d'appareils pouvant être installés	16
Nombre de boîte d'appareillage	4

Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matière	Acier inoxydable
---------	------------------

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q16
Sans halogène	Oui