

**Té FWK-Plus 60x100 blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Dimensions**

Hauteur intérieure 55 mm

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur intérieure 95 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 200 mm

Mesure b 300 mm

**Matières**

Couleur blanc signalisation

Matière tôle d`acier

Type de traitement de surface laqué

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 5225 mm<sup>2</sup>

**Standards**

Homologations VDE

**Sécurité**


Conformité REACH Non

Sans halogène Oui

certificationnormfireprotductsystem EN 1366-5

classificationnormfireprotductsystem EN 13501-2

Classe de résistance au feu EI 60 - EI 120

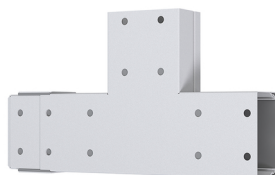

FWKP6010089016

