


M5691

Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 20mm L=0,5m gris clair

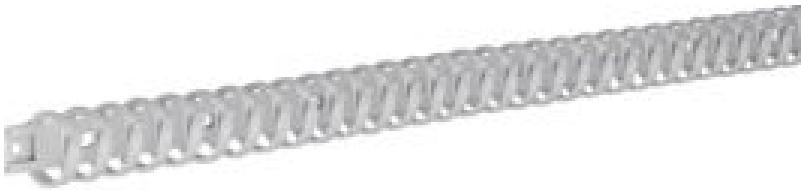

- Architecture
 - Flexible
 - Yes
- Modèle
 - Configuration des parois du profilé
 - Estampé
- Intensité du courant
 - Résistant au cheminement
 - Yes
- Dimensions
 - Diamètre extérieur (Ø)
 - 24 mm
 - Hauteur de goulotte
 - 0 mm
 - Longueur
 - 500 mm
 - Largeur de goulotte
 - 0 mm
 - Largeur des découpes latérales
 - 8 mm
 - Largeur de languette
 - 4.5 mm
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
 - aucun
- Matières
 - Couleur

- gris clair
- Matière
 - polyamide (PA)
- Groupe de matériau
 - plastique
- Type de traitement de surface
 - non traitée
- Installation, montage
 - Mode de fixation
 - bottom punching
- Câble
 - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
20
 - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
18
 - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
13
 - Section intérieure / utile
154 mm²
- Standards
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
 - Classement UL 94
V0
- Sécurité
 - Sans halogène
Yes
- Température
 - Température ambiante
-25/90 °C