


K89000

Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu

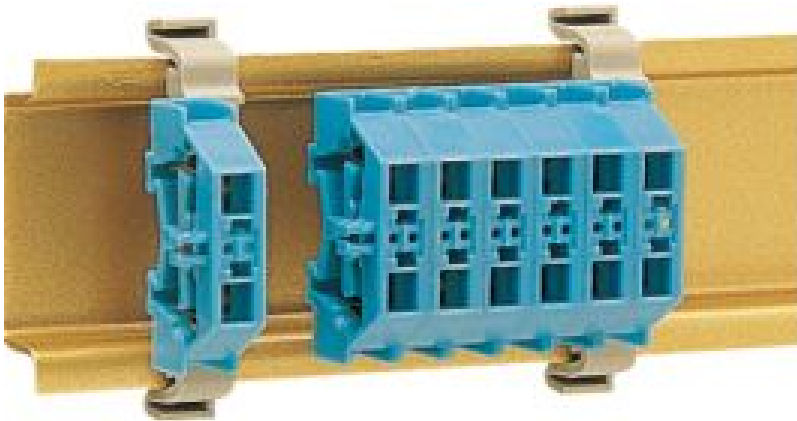

- Architecture
 - Mode de fixation
enfichable
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
28 mm
- Puissance
 - Puissance dissipée totale sous IN
0 W
 - Puissance dissipée avec câble
0 W
- Matières
 - Couleur
bleu
 - Matière
polyamide (PA)
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
0,3 à 2,5mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
0,14 ; 2.5mm²
 - Type de connexion
cage sans vis