


Fiche technique du produit

R27019010

:hager

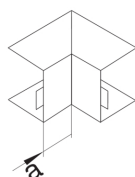

Angle intérieur LFS60150 RAL 9010

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Chevauchement	Oui
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Type de goulotte encastrée	
Traitement antibactérien	Non
Symétrique	Oui
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Couvercle avec joint	-
Couleur	blanc paloma
Matériaux corps châssis	
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Adapté à un usage extérieur	Non
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Type d'accessoire pour goulotte de conduits	
Peut être cloisonné	Non
Éclisses incluses	Oui
Avec bordure de tapis	Non
Avec film de protection	Non
Homologations	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	

Normering brandvertragende kanalen

Classificatie brandvertragende kanalen

Classe de résistance au feu