


# BA740040BL

Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm bleu

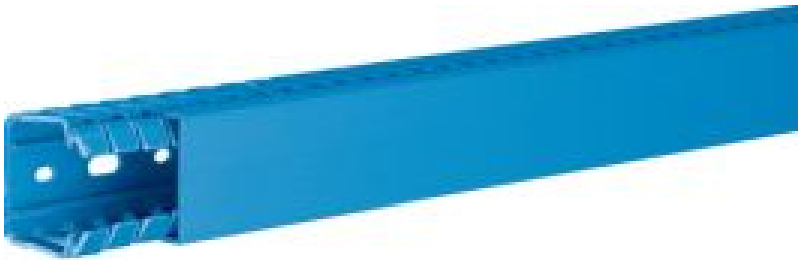

- Architecture
  - Flexible
  - Oui
- Modèle
  - Configuration des parois du profilé
  - Estampé
- Intensité du courant
  - Résistant au cheminement
  - Oui
- Dimensions
  - Hauteur de goulotte
  - 40 mm
  - Longueur
  - 2000 mm
  - Largeur de goulotte
  - 40 mm
  - Largeur des découpes latérales
  - 6 mm
  - Largeur de languette
  - 6.5 mm
- Porte, couvercle
  - Forme de couvercle
  - en vrac
- Matières
  - Couleur
  - bleu
  - Matière

- PVC
- Groupe de matériau  
plastique
- Type de traitement de surface  
non traitée
- Installation, montage
  - Mode de fixation  
bottom punching
- Câble
  - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)  
49
  - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)  
35
  - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)  
25
  - Section intérieure / utile  
1018 mm<sup>2</sup>
- Standards
  - Homologations  
EN50085-2-3
  - Directive européenne RoHs  
conformité volontaire
  - Classement UL 94  
V0
- Sécurité
  - Sans halogène  
Oui
  - Classement en réaction au feu  
M1