


Fiche technique du produit

WXF070

:hager

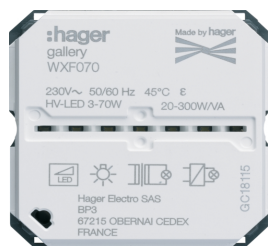

Variateur connecte gallery

Caractéristiques techniques

Type de commande	
Type	
Exécution technique	
Utilisable avec détecteur de mouvement	Non
Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Mémoire d'instructions	Non
Couleur des lignes design	
Couleur des lignes design - couleurs spéciales	
Couleur indépendant des lignes design	
Couleur	
Matériau / traitement	
Matière	
Matière	polycarbonate (PC)
Utilisable avec touche IR	Non
Utilisable avec détecteur de présence	Non
Utilisable avec interrupteur temporisé/timer	Non
Utilisable avec touche radio	Non
Type de montage	encastré
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	
Type de Charge	universel
Type de connexion	Raccordement à vis
Température de consigne confort	
Type de variateur	
Entrée de poste secondaire	Oui
Radio bidirectionnelle	Non
Avec entrée à bouton-poussoir	Non
Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	

Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	
Homologations	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	03
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Non
Série	gallery
Gamme design principale	
Symbole WA	
Symbole WA	