


Fiche technique du produit

ATA205039010

:hager

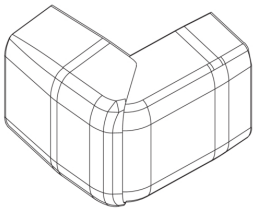

Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc pure

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	26.5 mm
Largeur de goulotte	52 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	140 ° 83 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Oui
Mots clés	accessoire moulure ; angle extérieur ; angle variable