
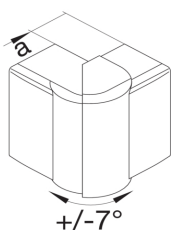


Fiche technique du produit

LFF300637030

:hager

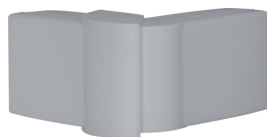

Angle extérieur variable LF/LFF30060, gris

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Chevauchement	Oui
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Type de goulotte encastrée	
Traitement antibactérien	Non
Symétrique	Oui
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Montage du couvercle	
Couvercle avec joint	Non
Couleur	gris
Matériaux corps châssis	
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Adapté à un usage extérieur	Non
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Type d'accessoire pour goulotte de conduits	
Peut être cloisonné	Non
Éclisses incluses	Non
Avec bordure de tapis	Non
Avec film de protection	Non
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Oui

Résistance au choc	_____
Normering brandvertragende kanalen	_____
Classificatie brandvertragende kanalen	_____
Classe de résistance au feu	_____