


# WXF015B

Interrupteur gallery 2 modules 2 poles 16A white

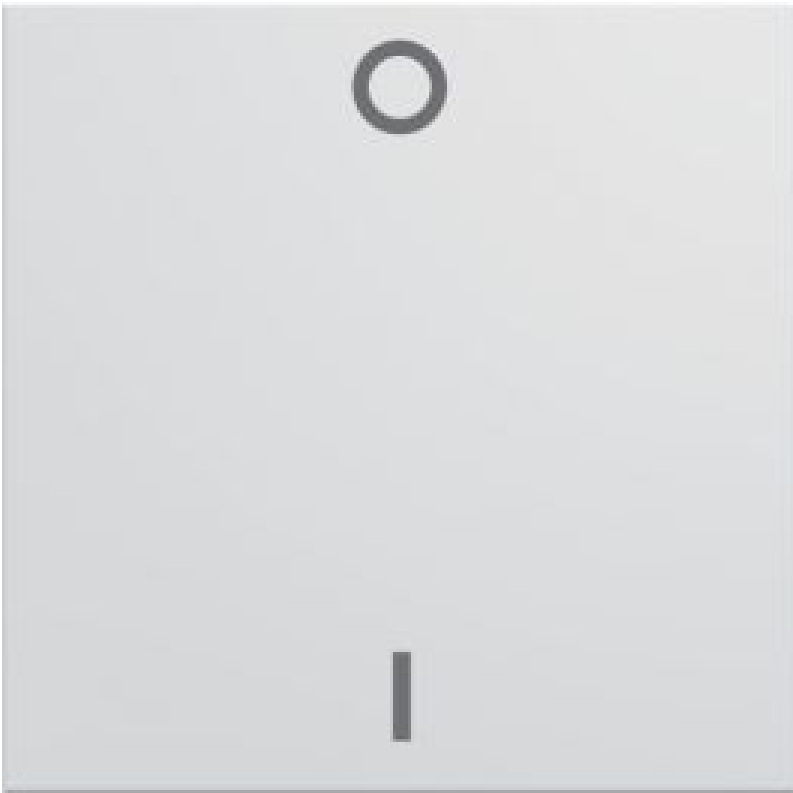

## More Information

Homologations	EN 60669-1
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Profondeur	34 mm
Fréquence	50;60 Hz
Fréquence assignée	50;60 Hz
Hauteur	45 mm
Courant assigné nominal	16 AX
Indice de protection IP	IP31D
Couleur	blanc
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Matière	polycarbonate (PC)
Mode de fixation	clipsé
tension nominale	250 V
Température de service	-10/35 °C
Section de raccordement en câble rigide	0,5 ; 2.5mm <sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple	0,5 ; 2,5mm <sup>2</sup>
Température de fonctionnement	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Mots clés	gallery ; interrupteur ; commande
Série	gallery
Nombre de modules	2M
Type de traitement de surface	non traitée
Type de connexion	Quickconnect
Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Largeur	45 mm
Intègre porte étiquette transparent	Non
Unité	PCE
EAN	3250617192095
Statut des ventes	3C