


# WS456

## Systo 16M Support à vis

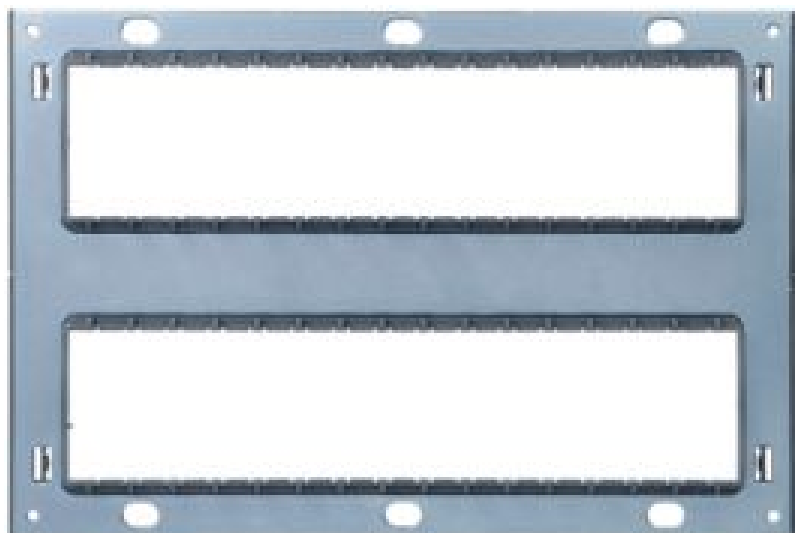

- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
11.3 mm
  - Profondeur interne  
10.5 mm
  - Hauteur produit installé  
142 mm
  - Dimensions (LLxllxhh)  
213x142x11.3
  - Largeur produit installé  
213 mm
- Capacité
  - Nombre de postes en vertical  
2
  - Nombre de postes  
3
  - Nombre de module pour l'appareillage mural  
6
  - Nombre de modules (horizontalement)  
8
  - Nombre de postes à l'horizontal  
4
- Matières
  - Couleur  
gris
  - Couleur RAL  
RAL 9010 - Blanc pur

- Matière polycarbonate
- Matière polycarbonate (PC)
- Aspect de la surface mat
- Type de traitement de surface brut
- Installation, montage
  - Mode de fixation A vis
  - Sens de montage vertical
- Standards
  - Homologations EN 60669-1
- Sécurité
  - Indice de protection IP IP20
  - Essai fil incandescent ;NFC-20455 : 960°C
  - Sans halogène Non