


Fiche technique du produit

L27719010

:hager

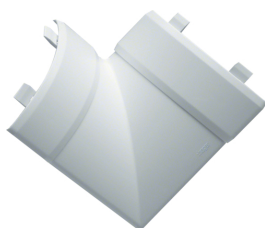

Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc pure

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Chevauchement	Oui
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Type de goulotte encastrée	
Symétrique	Oui
Accessoires d'alignement	
Couvercle avec joint	-
Couleur	blanc paloma
Matériaux corps châssis	
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Adapté à un usage extérieur	Non
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Type d'accessoire pour goulotte de conduits	
Peut être cloisonné	Non
Éclisses incluses	Non
Avec bordure de tapis	Non
Avec film de protection	Non
Homologations	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Non
Résistance au choc	
Normering brandvertragende kanalen	
Classificatie brandvertragende kanalen	

