


Fiche technique du produit

TXA116

:hager

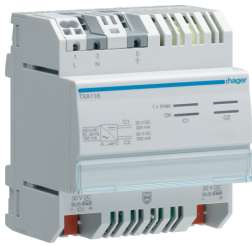

Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA

Caractéristiques techniques

Systeme bus	EIB
Mode de fixation	rail DIN
Exécution technique	
Tension de sortie réglée	Non
Stabilisée	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Type de tension d'alimentation	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension de service	
Tension de sortie	2x 30V
Tension continue de sortie filtrée	
Largeur	4 modules
Plage de mesure de tension	
Couleur des lignes design	
Couleur des lignes design - couleurs spéciales	
Couleur indépendant des lignes design	
Couleur	
Matériau / traitement	
Matière	
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	
Approprié pour montage sur rail	Non
Adapté au montage sur jeux de barre	Non
Convient au montage en façade	Non
Type de montage	
Section de raccordement en câble souple	0,75 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0,75 / 2,5mm ²
Type de raccordement	avec bornes enfichables QuickConnect
Type de connexion	

Type d'afficheur	
Radio bidirectionnelle	Non
Protégé contre les court-circuits	Non
Avec dérivation en cas de panne de courant	Non
Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	avec porte-étiquette
Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	
Directive européenne RoHS	
Directive européenne WEEE	
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Gamme design principale	