


KD302M

Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²

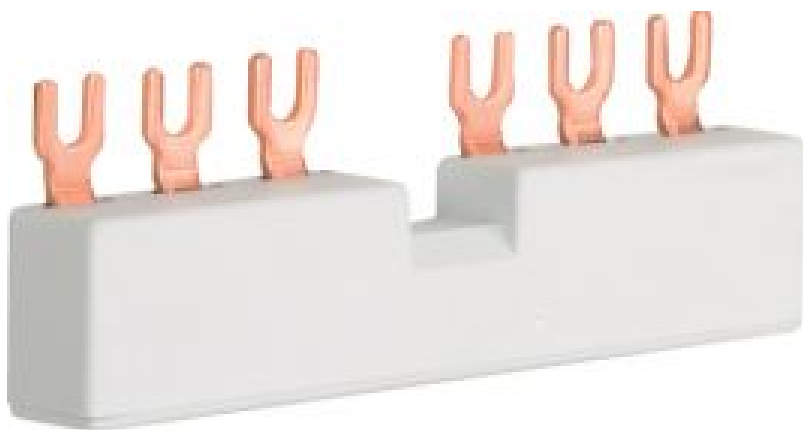

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Compatibilité

Destiné aux références compatible -----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 400 V

Tension

Tension maxi d'utilisation 400 V

Dimensions

Longueur 88 mm

Pas 43.75 mm

Matières

Couleur gris

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire Oui

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connecteur barre à fourche

Type de connexion cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de stockage -25/80 °C
